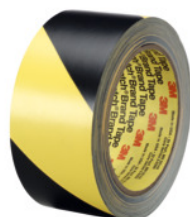


**3M****PVC-Warnmarkierungsband - SET 24-teilig stark, Farbe: YB****Bestelldaten**

Bestellnummer	083642 YB
GTIN	50021200045856
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Das Klebeband eignet sich zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Materialstellplätzen, sowie zum Markieren von Ecken und Kanten.

Das **3M™ 5702** ist gelb-schwarz gestreift und weist durch seine Abrieb-, Scheuer-, Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit eine hohe Lebensdauer auf.

**Technische Beschreibung**

Stärke	0,14 mm
Herstellerbezeichnung	572
Farbe	gelb schwarz
Länge	33 m

Klebkraft auf Stahl	2,1 N/mm
Lagertemperatur	16 - 27 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 60 %
Klebebandart	einseitig
Liner vorhanden	nein
Klebmasse	Gummi-Harz
Breite	50 mm
Zugfestigkeit	26 N/mm
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	18 Monat
Dehnungsfähigkeit	170 %
temperaturbeständig bis	4 - 77 °C
Trägermaterial	PVC-Folie
Produktart	Klebeband

---

## Zubehör

PVC-Warnmarkierungsband Farbe YB	083637 YB
----------------------------------	-----------