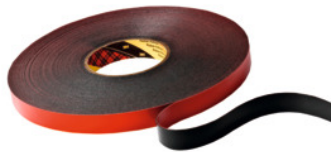


**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 19X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083789 19X33
GTIN	4001895844911
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5952** ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

**Hinweis:**

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Klebebandart	doppelseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Lagertemperatur	20 °C
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Klebmasse	Acrylat
Länge	33 m

## Datenblatt

Herstellerbezeichnung	5952
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Stärke	1,1 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Breite	19 mm
Dehnungsfähigkeit	300 %
Farbe	schwarz
Produktnamensattribut	schwarz
USP1	VHB™
USP2	schwarz
Produktart	Klebeband