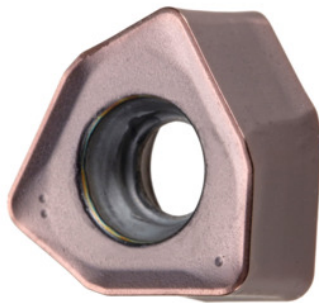


Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser,
HB4715, Typ: HART**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213028 HART
GTIN	4062406266578
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch **doppelseitige** 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). **Leistungsfähige** Schneidstoffe für besonders hohe **Wirtschaftlichkeit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,8 mm
Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMU094812ZZER
Sorte	HB4715

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	AlTiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 50 HRC	geeignet	110 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		