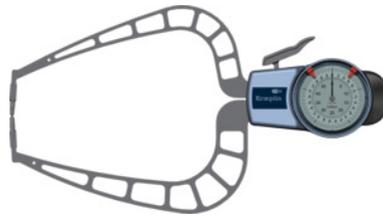


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

**Technische Beschreibung**

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	167 mm
Messbereich	0 - 50 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Ablesung	0,05 mm
HM-Tastkugel-Ø	3 mm
Messuhr-Ø	66 mm
IP-Schutzart	IP 65
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

### Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S