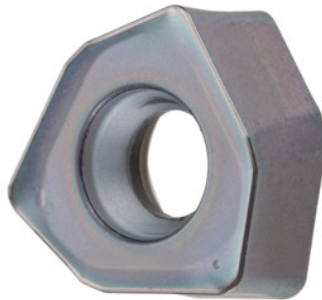


**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4020, Typ: ST900**


## Bestelldaten

Bestellnummer	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

**Innovatives** Wendeplatten-Konzept durch **doppelseitige** 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). **Leistungsfähige** Schneidstoffe für besonders hohe **Wirtschaftlichkeit**.

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 1,3 mm

## Technische Beschreibung

Eckenradius	1,5 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	1,3 mm
Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMU146715ZZER
Sorte	HB4020
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,5 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	AlTiCrN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen