


Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 20-40mm

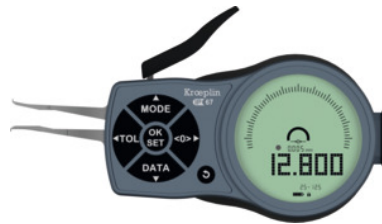

Bestelldaten

Bestellnummer	438965 20-40
GTIN	2050002040946
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des**

Absolutwertes.

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	85 mm
HM-Tastkugel-Ø	1 mm
Messbereich	20 - 40 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Messkraft	1,1 - 1,6 N

maximale Nutttiefe	7 mm
minimale Nutbreite	1,2 mm
Wiederholpräzision	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
--	--------

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3