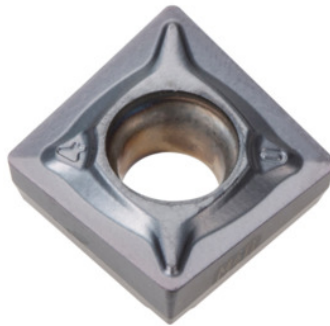


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ140****Bestelldaten**

Bestellnummer	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Sorte	HBZ140
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T308
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm

Beschichtung	PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen