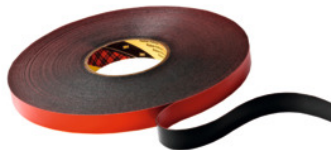


**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 25X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5952** ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Breite	25 mm
Lagertemperatur	20 °C
Herstellerbezeichnung	5952
Stärke	1,1 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Klebebandart	doppelseitig

Datenblatt

Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Klebmasse	Acrylat
Dehnungsfähigkeit	300 %
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Länge	33 m
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Farbe	schwarz
Produktnamensattribut	schwarz
USP1	VHB™
USP2	schwarz
Produktart	Klebeband