


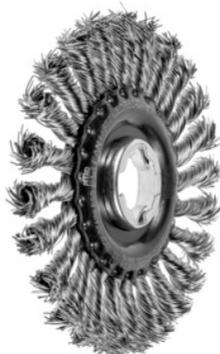

Rundbürste X-LOCK, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 125X-LOCKmm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 571251 125X-LOCK |
| GTIN | 4007220118771 |
| Artikelklasse | 55V |

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **X-LOCK** Schnellspannsystem für schnellen werkzeuglosen Bürstenwechsel.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Zöpfe | 24 |
| Bürsten-Ø D ₁ | 125 mm |
| maximale Drehzahl | 12500 min ⁻¹ |
| Borstenstärke | 0,5 mm |
| Besatzlänge H ₁ | 28 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Besatzbreite L ₁ | 12 mm |
| Serie | X-LOCK |
| Besatzmaterial | INOX-Draht |
| Zopfung | linksgezopft |
| Produktart | Rundbürste |