




Etagenwagen mit 3-seitigen Rohrstreben und 4 Ladeflächen, Typ: 8313-1

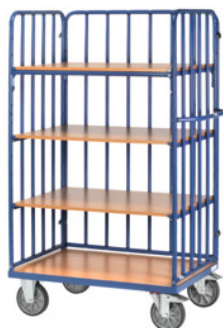

Bestelldaten

Bestellnummer	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Eine Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	114 kg
Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Rad-Ø	200 mm

Breite	1369 mm
Höhe	1800 mm
Ladeflächenhöhe 2	669 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Ladeflächentiefe	800 mm
Ladeflächenhöhe 1	269 mm
Tiefe	830 mm
Ladeflächenhöhe 3	1069 mm
Ladeflächenhöhe 4	1469 mm
Ladeflächenbreite	1200 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Produktart	Etagenwagen