


## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37

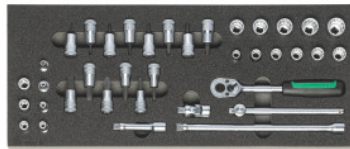

### Bestelldaten

Bestellnummer	953748 37
GTIN	2050002043015
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953748: 1 St.

STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637000 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637600 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.

STAHLWILLE Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637450 Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: je 1 St.

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637560 Gr. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: je 1 St.

STAHLWILLE Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635000 Gr. 3/8: 1 St.

STAHLWILLE Verlängerung Nr. 635400 Gr. 75; 240: je 1 St.

STAHLWILLE Quergriff Nr. 635700 Gr. 165: 1 St.

STAHLWILLE Kardangelenk Nr. 636200 Gr. 3/8: 1 St.

### Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite in G	8
Tiefe	500 mm
Gewicht	1,962 kg

Breite	200 mm
Anzahl der Werkzeuge	37
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	637560 TX15
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	637560 TX20
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637000 16
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll Typ 3/8	635000 3/8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637600 6
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 13 mm	637000 13
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	637560 TX10
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11 mm	637000 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637600 7
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 19 mm	637000 19
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637600 5
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 15 mm	637000 15
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E14	637450 E14
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 17 mm	637000 17
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E12	637450 E12
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	637450 E7
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 18 mm	637000 18

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX40	637560 TX40
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 9 mm	637000 9
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	637450 E8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 8 mm	637000 8
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27	637560 TX27
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	637450 E5
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 12 mm	637000 12
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX30	637560 TX30
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 14 mm	637000 14
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 10 mm	637000 10
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	637560 TX9
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	637560 TX25
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	637450 E10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637600 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953748	952001 953748
Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	637450 E6
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637600 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637600 8