


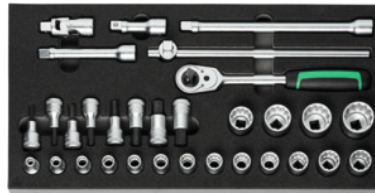

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 31



Bestelldaten

Bestellnummer	953831 31
GTIN	2050002042018
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953831: 1 St.

STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.

STAHLWILLE Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255: je 1 St.

STAHLWILLE Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.

STAHLWILLE Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.

STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642100 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.

STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite	250 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	4,142 kg
Breite in G	10

Anzahl der Werkzeuge	31
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642100 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642100 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642100 18
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643200 10
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642100 24
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643200 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642100 30
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953831	952001 953831
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643200 4
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll Typ 1/2	640100 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642100 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642100 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642100 27
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643200 5
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642100 19

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642100 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642100 17
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642100 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642100 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643200 7
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642100 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642100 16
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643200 6
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642100 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642100 32
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643200 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643200 8