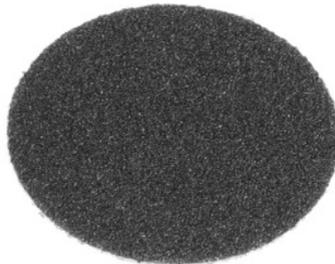


**Klett-Schleifblatt (SiC) Set 100-teilig, Ø 32 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553975 120 |
| GTIN | 4027497149278 |
| Artikelklasse | 53L |

Beschreibung**Ausführung:**

Die **Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert** und in Verbindung mit **Gummi-Schleifteller Klett** Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Scheiben-Ø | 32 mm |
| Körnung | 120 |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC |
| Produktnameattribut | Ø 32 mm |
| Aufnahme | Klett |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Stein | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |