


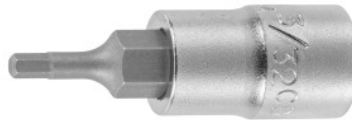

## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, kurz zöllige Ausführung, Sechskant: 3/32Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	631722 3/32
GTIN	4062406311094
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	12 mm
Länge	36 mm
Sechskant	3/32 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz