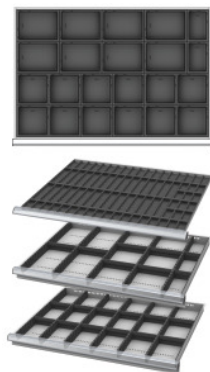


Garant GRIDLINE

**Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28G, 36×24G, Typ: 1000/7****Bestelldaten**

Bestellnummer	931321 1000/7
GTIN	4062406338763
Artikelklasse	9GB

**Beschreibung****Ausführung:**

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen des Werkzeugschranks. Bestehend aus GARANT Mulden mit Steck-Trennplättchen und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

**Passend für:**

GARANT GridLine Werkzeugschränke Nr. 931305 Gr. 1000/8.

**Lieferumfang:**

Nr. 950550 Gr. 75/2, Nr. 950560 Gr. 50/2, Nr. 950570 Gr. 100/2, Nr. 950570 Gr. 125/3.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Schubladen-Einteilung

**Zubehör**

Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951580 125
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951530 100
easyPick KleinteilebehälterHöhe 50 mm Breitet×Tiefe in G / Typ 4X6/1	951251 4X6/1
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951530 125
Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ B	951275 B
Steck-Trennwände,Breite 8G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951781 125
easyPick KleinteilebehälterHöhe 50 mm Breitet×Tiefe in G / Typ 6X8/1	951251 6X8/1
Steck-Trennwände,Breite 6G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951761 100
Mulden Höhe 25 mm1K Breitet×Tiefe in G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Steck-Trennwände,Breite 4G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951741 125
easyPick KleinteilebehälterHöhe 50 mm Breitet×Tiefe in G / Typ 6X6/1	951251 6X6/1
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951580 100