


**Garant**

**Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 6mm**

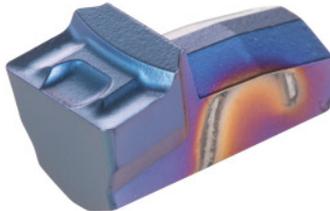

**Bestelldaten**

Bestellnummer	275024 6
GTIN	4062406378462
Artikelklasse	21H

**Beschreibung**

**Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Stechbreite w	6 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		