


Garant

Einsteckplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 6mm

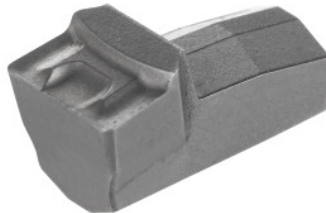

Bestelldaten

Bestellnummer	275027 6
GTIN	4062406378561
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

Technische Beschreibung

Beschichtung	unbeschichtet
Stechbreite w	6 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		