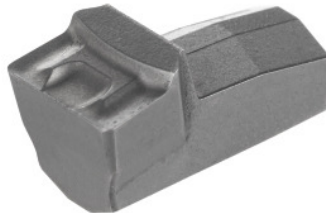


Garant**Einsteckplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 275027 5 |
| GTIN | 4062406378547 |
| Artikelklasse | 21H |

Beschreibung**Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------------|
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schichten |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ² | 0,15 mm/U |
| Stechbreite w | 5 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HU9310 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 380 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 360 m/min | N |
| Alu > 10% Si | geeignet | 280 m/min | N |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |