


PRYOR

Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 2mm

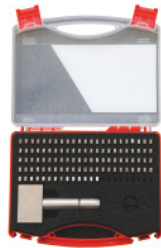

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085480 2 |
| GTIN | 5022044020283 |
| Artikelklasse | 08W |

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm².**

Lieferumfang:

100 Stempel-Typen
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
1 Pinzette
1 Sechskantschlüssel
1 Halter
in Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Anzahl einsetzbare Stempeltypen | 14 |
| Länge Stempeltype | 19,05 mm |
| Höhe Stempeltype | 6,4 mm |
| Länge Stempelhalter | 29 mm |
| Breite Stempeltype | 2 mm |
| Schrifthöhe | 2 mm |
| Produktart | Handschlagstempel |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/X mm | 085481 2/X |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/I mm | 085481 2/I |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/T mm | 085481 2/T |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/. mm | 085481 2/. |
| Stahltypen auswechselbarZahlensortiment 0 – 9 Schrifthöhe 2 mm | 085483 2 |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/Q mm | 085481 2/Q |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/K mm | 085481 2/K |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2// mm | 085481 2// |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/7 mm | 085481 2/7 |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2/B mm | 085481 2/B |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 2LEER mm | 085481 2LEER |

| | |
|--|------------|
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/P mm | 085481 2/P |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/O mm | 085481 2/O |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/A mm | 085481 2/A |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/, mm | 085481 2/, |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/R mm | 085481 2/R |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/L mm | 085481 2/L |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/1 mm | 085481 2/1 |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/& mm | 085481 2/& |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/F mm | 085481 2/F |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/D mm | 085481 2/D |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/- mm | 085481 2/- |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/2 mm | 085481 2/2 |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/S mm | 085481 2/S |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/J mm | 085481 2/J |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/6 mm | 085481 2/6 |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/W mm | 085481 2/W |
| Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 2/U mm | 085481 2/U |
| | 085481 2/M |

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/M mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/Y mm

085481 2/Y

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/4 mm

085481 2/4

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/H mm

085481 2/H

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/G mm

085481 2/G

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/0 mm

085481 2/0

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/8 mm

085481 2/8

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/9 mm

085481 2/9

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/+ mm

085481 2/+

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/Z mm

085481 2/Z

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/3 mm

085481 2/3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/V mm

085481 2/V

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/C mm

085481 2/C

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/E mm

085481 2/E

Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480 geeignet
für Schriftgröße 2-3 mm

085482 2-3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/N mm

085481 2/N

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 2/5 mm

085481 2/5