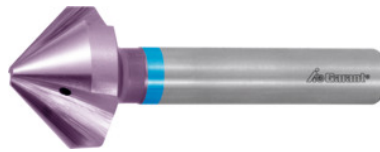


Garant
Präzisions-Kegelsenker HSS-Co8 90°, TiCN, Außen-Ø Dc: 16,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150383 16,5
GTIN	4045197445759
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionskegelsenker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 3,2 mm

Gesamtlänge L: 60 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

für Senkschrauben DIN 7991: M8

Vorschub f in INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm/U

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,2 mm
Vorbohr-Ø	3,2 mm
Außen-Ø	16,5 mm
für Senkschrauben DIN 7991	M8
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,07 mm/U
Schaft-Ø D _s	10 mm

Gesamtlänge L	60 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	ja
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker