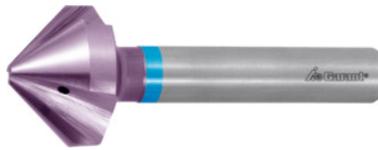


Garant
Präzisions-Kegelsenker HSS-Co8 90°, TiCN, Außen-Ø Dc: 20,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionskegelsenker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 3,5 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

für Senkschrauben DIN 7991: M10

Vorschub f in INOX < 900 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Außen-Ø	20,5 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,5 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/U
für Senkschrauben DIN 7991	M10
Schafttoleranz	h9
Vorbohr-Ø	3,5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm

Gesamtlänge L	63 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	ja
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker