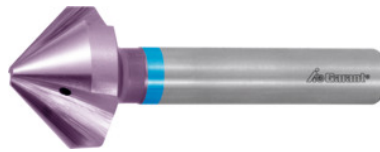


Garant
Präzisions-Kegelsenker HSS-Co8 90°, TiCN, Außen-Ø Dc: 31 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150383 31
GTIN	4045197445780
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionskegelsenker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 4,2 mm

Gesamtlänge L: 71 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

für Senkschrauben DIN 7991: M16

Vorschub f in INOX < 900 N/mm²: 0,09 mm/U

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	4,2 mm
für Senkschrauben DIN 7991	M16
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	4,2 mm
Schafttoleranz	h9
Außen-Ø	31 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/U
Schaft-Ø D _s	12 mm

Gesamtlänge L	71 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	ja
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker