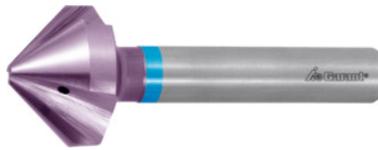


Garant
Präzisions-Kegelsenker HSS-Co8 90°, TiCN, Außen-Ø Dc: 12,4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionskegelsenker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 2,8 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

für Senkschrauben DIN 7991: M6

Vorschub f in INOX < 900 N/mm²: 0,06 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm/U
für Senkschrauben DIN 7991	M6
Vorbohr-Ø	2,8 mm
Außen-Ø	12,4 mm
Schafttoleranz	h9
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2,8 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm

Gesamtlänge L	56 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	ja
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker