


## PRYOR

### Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 3mm

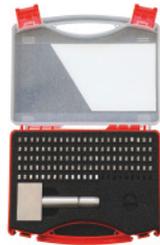

#### Bestelldaten

Bestellnummer	085480 3
GTIN	5022044020153
Artikelklasse	08W

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

##### Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

##### Lieferumfang:

100 Stempel-Typen  
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)  
1 Pinzette  
1 Sechskantschlüssel  
1 Halter  
in Kunststoffbox.

##### Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

#### Technische Beschreibung

Breite Stempeltype	3,2 mm
Länge Stempelhalter	29 mm
Anzahl einsetzbare Stempeltypen	9
Länge Stempeltype	19,05 mm
Schrifthöhe	3 mm
Höhe Stempeltype	6,4 mm
Produktart	Handschlagstempel

## Zubehör

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/+ mm	085481 3/+
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/8 mm	085481 3/8
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/T mm	085481 3/T
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/Y mm	085481 3/Y
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/F mm	085481 3/F
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/& mm	085481 3/&
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/M mm	085481 3/M
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/H mm	085481 3/H
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/N mm	085481 3/N
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/V mm	085481 3/V
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 3/U mm	085481 3/U

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3// mm	085481 3//
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/R mm	085481 3/R
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/D mm	085481 3/D
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/, mm	085481 3/,
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/2 mm	085481 3/2
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/A mm	085481 3/A
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/K mm	085481 3/K
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/l mm	085481 3/l
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/E mm	085481 3/E
Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480 geeignet für Schriftgröße 2-3 mm	085482 2-3
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/B mm	085481 3/B
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/O mm	085481 3/O
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/0 mm	085481 3/0
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/Q mm	085481 3/Q
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/S mm	085481 3/S
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/6 mm	085481 3/6
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 3/7 mm	085481 3/7
	085483 3

Stahltypen auswechselbar Zahlensortiment 0 – 9  
Schrifthöhe 3 mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/5 mm

085481 3/5

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/3 mm

085481 3/3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/W mm

085481 3/W

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/4 mm

085481 3/4

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/X mm

085481 3/X

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/- mm

085481 3/-

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/1 mm

085481 3/1

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/Z mm

085481 3/Z

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/. mm

085481 3/.

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/G mm

085481 3/G

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3LEER mm

085481 3LEER

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/J mm

085481 3/J

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/L mm

085481 3/L

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/C mm

085481 3/C

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/P mm

085481 3/P

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schrifthöhe / Zeichen 3/9 mm

085481 3/9