


Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo₅, Ø: 20mm

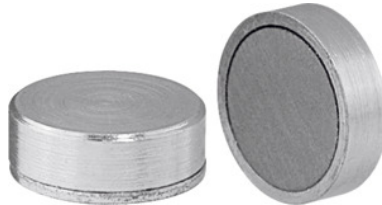

Bestelldaten

Bestellnummer	085920 20
GTIN	2050000965203
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	90 N
Höhe	6 mm
Ø	20 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	15 g
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

