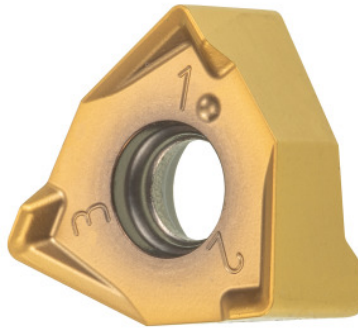


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB735, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitige 2x3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.
6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 4 mm
Plattenstärke S: 6.35 mm

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Typ	UNI
Plattenstärke S	6.35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		