




Exzenter-Spannklemme, T-Nuten-Nennmaß: 8mm

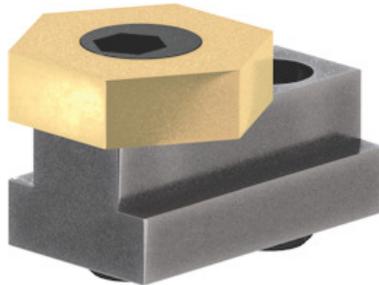

Bestelldaten

Bestellnummer	370009 8
GTIN	4046368509225
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
- Spannen von beliebig geformten Werkstücken.
- 6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenter-schraube.
- Befestigung in der T-Nut über Arretierungs-Spannschraube.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von flachen Bauteilen.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M6
Spannkraft	3,4 kN
maximales Anzugsmoment	8,5 Nm
Exzenterweg S_1	1 mm
Scheibenhöhe H	4,8 mm
Innensechskantscheibe SW_1	4 mm

Sechskantscheibe SW	16 mm
Länge L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
maximales Anzugsmoment Arretierschraube	7,7 Nm
Produktart	Exzenter-Spannklemme