


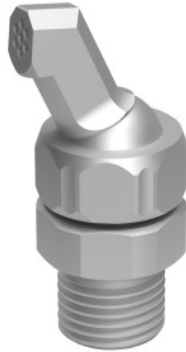

Kühlmitteldüse HighPressure abgewinkelt 60°, Gewinde: M8X1



Bestelldaten

Bestellnummer	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Artikelklasse	33C

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

Hochdruckdüse – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.

60° abgewinkelte Düse, Mehrlochausführung 7 (Löcher) × Ø 1 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.

Technische Beschreibung

Typ	abgewinkelt
Anschlussgewinde	M8x1
Ausführung	Gewinde
Rohrdurchlass-Ø	1 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmitteldüse

