


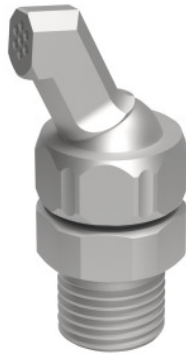

## Kühlmitteldüse HighPressure abgewinkelt 60°, Gewinde: G1/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Artikelklasse	33C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

**Hochdruckdüse** – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.

60° abgewinkelte Düse, Mehrlochausführung 7 (Löcher) × Ø 1 mm.

#### Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.

### Technische Beschreibung

Typ	abgewinkelt
Ausführung	Gewinde
Anschlussgewinde	G1/8
Rohrdurchlass-Ø	1 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmitteldüse

