


Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo₅, Ø: 8mm

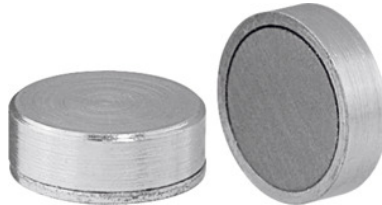

Bestelldaten

Bestellnummer	085920 8
GTIN	2050000964893
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Ø	8 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	1,5 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	11 N
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

