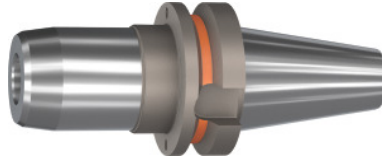


Garant**Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, BT 40, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303473 20
GTIN	4062406531102
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	63 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Spann- $\varnothing D_1$	20 mm
Außen- $\varnothing D$	44,5 mm
Gewinde M	M16×1
L_2	47,5 mm

Auskraglänge A-Maß	90 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter