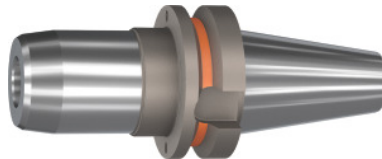


**Garant****Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, BT 40, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303473 12
GTIN	4062406531089
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Rundlauf  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

**Verwendung:**

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

**Lieferbedingung:**

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø $D_1$	12 mm
Ø $D_2$	32 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
$L_2$	44,5 mm
Gewinde M	M10×1
Außen-Ø D	44,5 mm

Auskraglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	63 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter