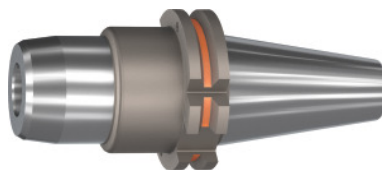


Garant
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 32mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302043 32 |
| GTIN | 4062406544379 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32;
Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------|
| Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 32 mm |
| L ₂ | 25,5 mm |
| Gewinde M | M16×1 |
| Verstellweg V | 10 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 73 mm |
| Ø D ₂ | 63 mm |
| Nutzlänge L ₁ | 61,5 mm |
| Aufnahme | SK 40 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |