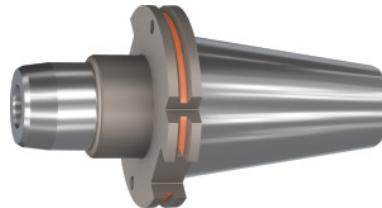


**Garant****Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 50, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302053 32
GTIN	4062406544416
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Rundlauf  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

**Verwendung:**

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

**Sonderzubehör:**

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.  
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32;  
Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge $L_1$	84,1 mm
passende Reduzierhülse	302180; 302175
Gewinde M	M16×1
$\varnothing D_2$	64 mm
Außen- $\varnothing D$	70 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	25,5 mm
Verstellweg V	10 mm
Auskraglänge A-Maß	103,2 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter