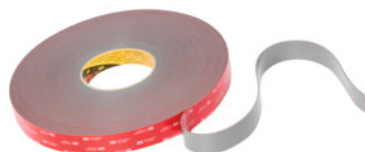


**VHB™ Klebeband, grau, BreitexLänge (mmxm): 19X11****Bestelldaten**

Bestellnummer	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ GPH-110GF** besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Farbe	grau
temperaturbeständig bis	150 - 230 °C
Stärke	1,1 mm
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 65 %
Klebmasse	Acrylat
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Mindesthaltbarkeit	24 Monat

Klebebandart	doppelseitig
Herstellerbezeichnung	GPH-110GF
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Breite	19 mm
Länge	11 m
Klebkraft auf Stahl	3,7 N/mm
Produktnameattribut	grau
Produktart	Klebeband