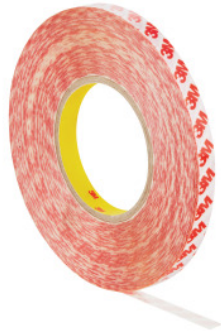


**3M****Doppelseitiges Klebeband, BreitexLänge (mmxm): 12X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das 3M™ GPT-020F ist ein doppelseitiges Klebeband und zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr hohe Soforthaftung, sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen und eine gute UV-Beständigkeit aus.

Klebebandart: doppelseitig

Klebmasse: Acrylat

Stärke: 0,2 mm

**Technische Beschreibung**

Material Abdeckung	PP-Folie
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Breite	12 mm
Farbe	transparent
Mindesthaltbarkeit	18 Monat
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 65 %

Klebebandart	doppelseitig
Trägermaterial	PET-Folie
Klebkraft auf Stahl	11,3 N/mm
Länge	50 m
Klebmasse	Acrylat
Stärke	0,2 mm
Herstellerbezeichnung	GPT-020F
temperaturbeständig bis	90 °C
Liner vorhanden	nein
Produktart	Klebeband