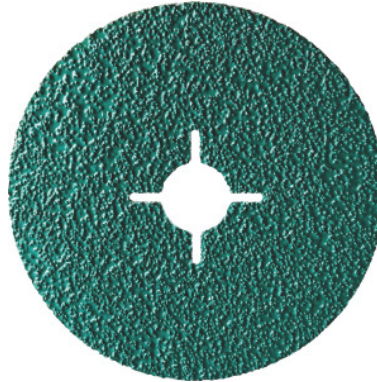


**Fiberscheibe Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, Körnung: 36****Bestelldaten**

Bestellnummer	566448 36
GTIN	4018875878637
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. Spitzentyp VSM Actrirox AF 799 Fiberscheiben **mit hchster und aggressivster Schleifleistung**. Khler Schliff und hervorragende Standzeit.

Kornart: **100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn**.

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

**Technische Beschreibung**

Krnung	36
Scheiben-	125 mm
Serie	Actirox
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fiberscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		