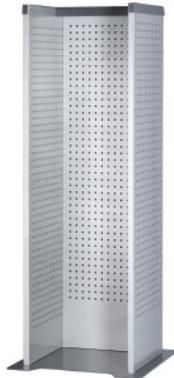


Garant UNILINE**UNI Tower stationär U-Form, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	955460 L
GTIN	4062406584672
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.

Allseitig innen und außen mit Lochwänden $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Es darf maximal 1 Schubladenblock pro Tower verbaut werden.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Technische Beschreibung

Gewicht	92 kg
Höhe	1920 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Serie	Tower
Breite	750 mm
Nutztiefe	510 mm
Nutzbreite	690 mm
Tiefe	750 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm