


Garant UNILINE

## UNI Tower stationär H-Form, Typ: M

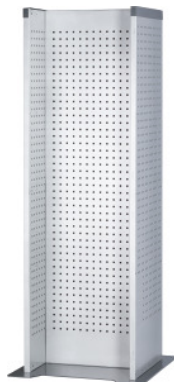

### Bestelldaten

Bestellnummer	955461 M
GTIN	4062406584689
Artikelklasse	9GC

### Beschreibung

#### Ausführung:

Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.

Allseitig innen und außen mit Lochwänden  $\square 9 \times 9$  mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. H-Form: 2 Seitenwände mit mittigem Querpanel. Fachböden und Türen können auf Vorder- und Rückseite eingebaut werden. Kein Schubladeneinbau möglich.

#### Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

#### Hinweis:

Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

### Technische Beschreibung

Nutzbreite	540 mm
Serie	Tower
Tragfähigkeit	150 kg
Tiefe	750 mm
Breite	720 mm
Nutztiefe	2 × 255 mm
Gewicht	85 kg
Höhe	1920 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9 × 9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm