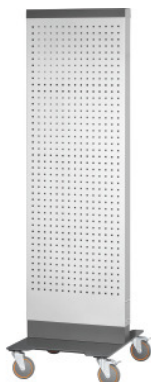


Garant UNILINE**UNI Wall fahrbar, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	955451 M
GTIN	4062406584719
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände \square 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, \varnothing 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955453. Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Technische Beschreibung

Breite	600 mm
Höhe	2067 mm
Serie	Wall
Rad- \varnothing	125 mm

Nutzbreite	600 mm
Tiefe	750 mm
Tragfähigkeit	75 kg
Gewicht	69 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Lochwand Aufsteller

Zubehör

Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
UNI Wallstationär Typ M	955450 M