


Garant UNI LINE

UNI Tower fahrbar U-Form, Typ: L

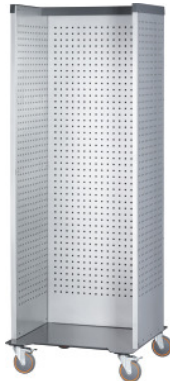

Bestelldaten

Bestellnummer	955462 L
GTIN	4062406584733
Artikelklasse	9GC

Beschreibung

Ausführung:

Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.

Allseitig innen und außen mit Lochwänden $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Mit 4 Lenkrollen, $\varnothing 125$ mm, 2 mit Feststellbremse.

U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Es darf maximal 1 Schubladenblock pro Tower verbaut werden.

Lackierung:

Zweifarbiger **pulverbeschichtet**, Silber kombiniert mit Anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Technische Beschreibung

Höhe	2070 mm
Gewicht	96 kg
Tragfähigkeit	150 kg
Nutztiefe	510 mm
Nutzbreite	690 mm
Breite	750 mm
Rad-Ø	125 mm
Tiefe	750 mm
Serie	Tower
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm

Zubehör

Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär U-Form Typ L	955460 L