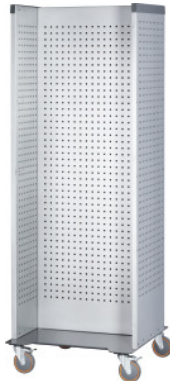


Garant UNI LINE**UNI Tower fahrbar H-Form, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	955463 L
GTIN	4062406584757
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.

Allseitig innen und außen mit Lochwänden $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Mit 4 Lenkrollen, $\varnothing 125$ mm, 2 mit Feststellbremse.

H-Form: 2 Seitenwände mit mittigem Querpanel. Fachböden und Türen können auf Vorder- und Rückseite eingebaut werden. Kein Schubladeneinbau möglich.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	690 mm
Nutztiefe	2 × 255 mm
Tiefe	750 mm
Serie	Tower
Rad-Ø	125 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht	96 kg
Breite	750 mm
Höhe	2070 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm

Zubehör

Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär H-Form Typ L	955461 L