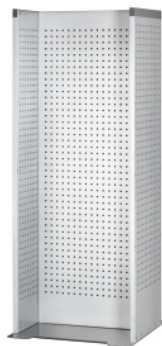


Garant UNILINE**UNI Tower H-Form asymmetrisch stationär, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	987104 L
GTIN	4062406587888
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen.

Der UNI Tower H-Form asymmetrisch kann von **beiden Seiten bestückt** werden. Im tieferen Abteil können 2 Wertstoffsammler Nr. 987110 Gr. 45 untergebracht werden. Das kleinere Abteil eignet sich zur Lagerung von Reinigungsmitteln und -geräten.

Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Weiteres Zubehör wie Piktogramme, Fachböden, Schubladen und Türen finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Höhe: 1920 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 750 mm
Nutzbreite: 690 mm
Nutztiefe: 180/ 330 mm
Gewicht: 92 kg

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Nutztiefe	180/ 330 mm
Höhe	1920 mm
Serie	Tower
Gewicht	92 kg
Nutzbreite	690 mm
Tiefe	750 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Reinigungsstation