


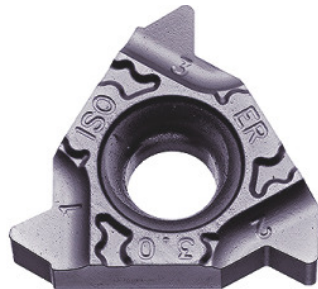

Vollprofilplatte 55° innen rechts, HBF20, Anzahl Gänge / Zoll: 14



Bestelldaten

Bestellnummer	271980 14
GTIN	4062406593056
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:
Vollgesintert.

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	14 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HBF20
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSW
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,68 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	150 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	75 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	130 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		