


Garant GRIDLINE

## Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 800mm

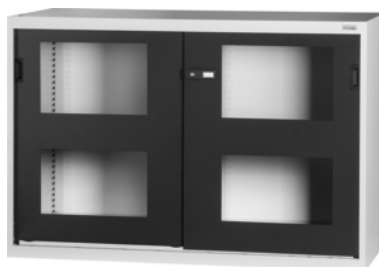

### Bestelldaten

Bestellnummer	942747 800
GTIN	4062406595883
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

**Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Breite in G	60
Nutzhöhe	663 mm
Gewicht	107 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe in G	28

Breite	1500 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------