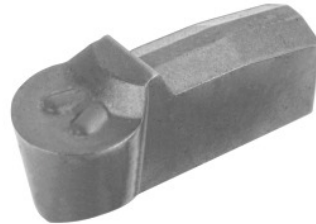


Garant**Einsteckplatte Vollradius, HU9310, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275015 4
GTIN	4062406612634
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Stechbreite w	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		