


## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 6mm

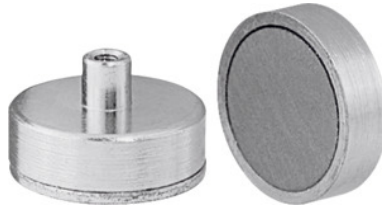

### Bestelldaten

Bestellnummer	085924 6
GTIN	2050001737717
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Ø	6 mm
Höhe	4,5 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	2,7 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Gewindebuchse	ja
Nennhaltekraft	5 N
Gewinde	M3 mm

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3	085921 M3
---	-----------