


## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 8mm

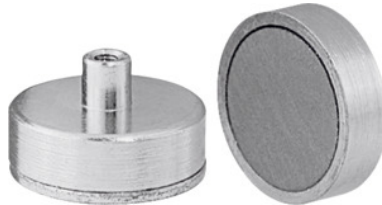

### Bestelldaten

Bestellnummer	085924 8
GTIN	2050001737724
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	13 N
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Ø	8 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Höhe	4,5 mm
Gewindebuchse	ja
Gewinde	M3 mm
Gewicht	3,5 g

Werkstoff Magnetkern

Neodym

Produktart

Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3

085921 M3