


Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 6mm

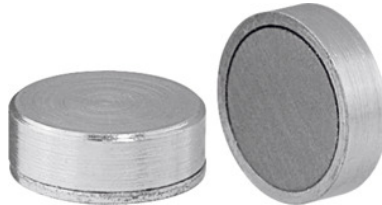

Bestelldaten

Bestellnummer	085923 6
GTIN	2050001735768
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	5 N
Höhe	4,5 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Ø	6 mm
Gewicht	1 g
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

