


## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 8mm

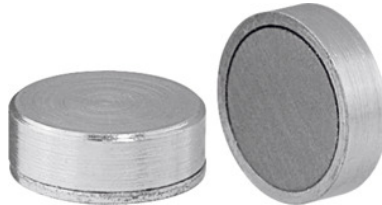

### Bestelldaten

Bestellnummer	085923 8
GTIN	2050001737557
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	13 N
Gewicht	1,8 g
Höhe	4,5 mm
Ø	8 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

